

**MQ12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss**3-pol. 0,5...1,0mm<sup>2</sup>, 5,5 - 8,0mm

Stecker gerade

MQ12, 3-polig

Schneidklemmen

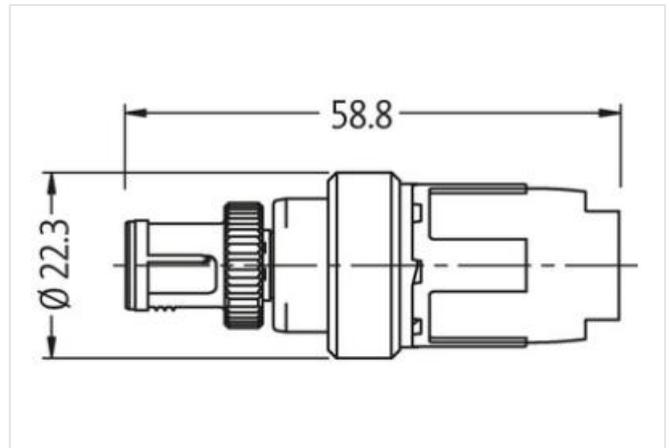
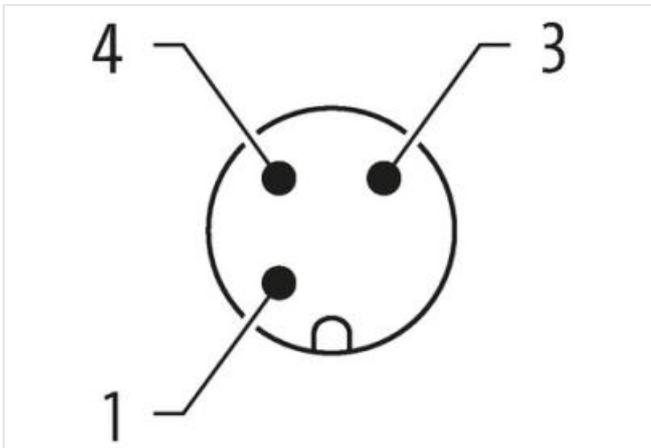
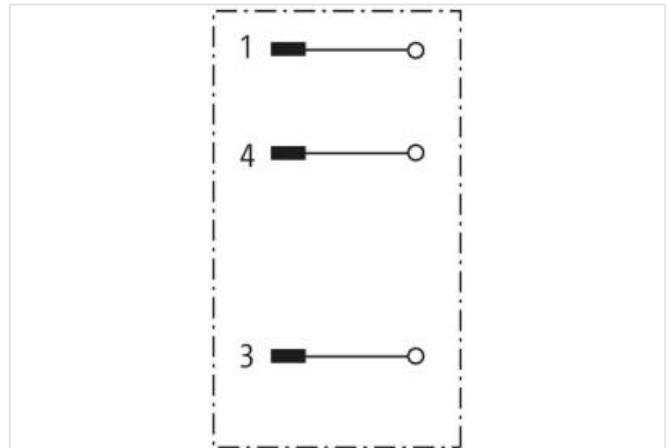
Anschlussquerschnitt: 0.5...1.0 mm<sup>2</sup>[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Familie-Bauform          | MQ12 |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |

**Kaufmännische Daten**

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279218 |
| ECLASS-6.1  | 27260702 |
| ECLASS-7.0  | 27440102 |
| ECLASS-8.0  | 27440102 |
| ECLASS-9.0  | 27440116 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-12.0        | 27440116      |
| ETIM-5.0           | EC002635      |
| GTIN               | 4048879106658 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 250 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 250 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A   |

#### Installation

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt max.   | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm              |

#### Installation | Anschluss

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Aderisolationdurchmesser min. | 1,6 mm |
| Aderisolationdurchmesser max. | 2 mm   |

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
|---------------------------|-----------------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Klemmbereich min. | 5,5 mm |
| Klemmbereich max. | 8 mm   |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |