

RJ45 Modul - Buchse

Buchse
RJ45
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

Link zum Produkt

Abbildungen


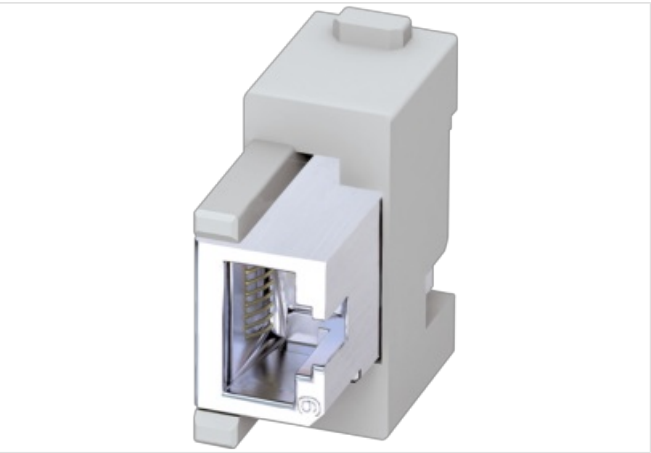


Abbildung stellvertretend

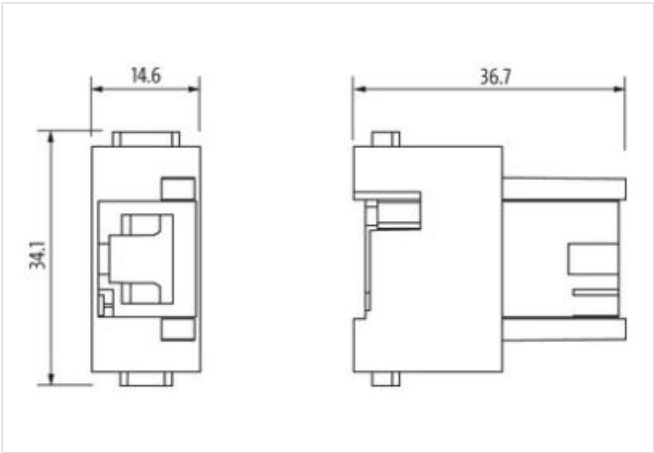

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664066
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	50 V
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsparameter	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
Installation Anschluss	
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500
Geräteschutz Elektrisch	

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	vergoldet
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Cu

Mechanische Daten | Montagedaten

Anzahl Modulplätze	1
Höhe	41 mm
Breite	34,1 mm
Tiefe	14,6 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C