

MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A

MICO FUSE 24 LED
8 Kanäle
Summenstrom: max. 40 A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


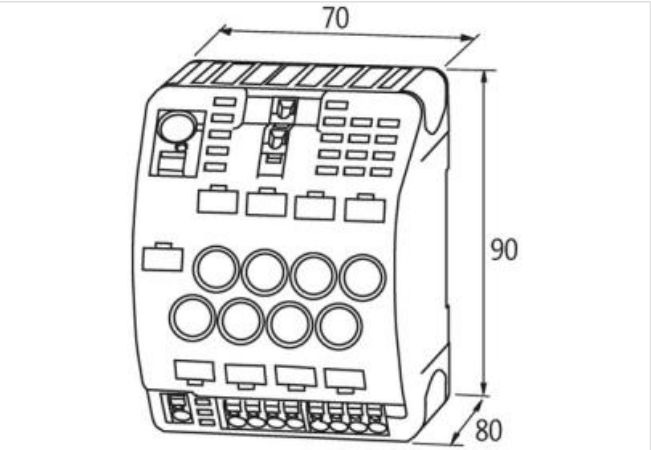


Abbildung stellvertretend

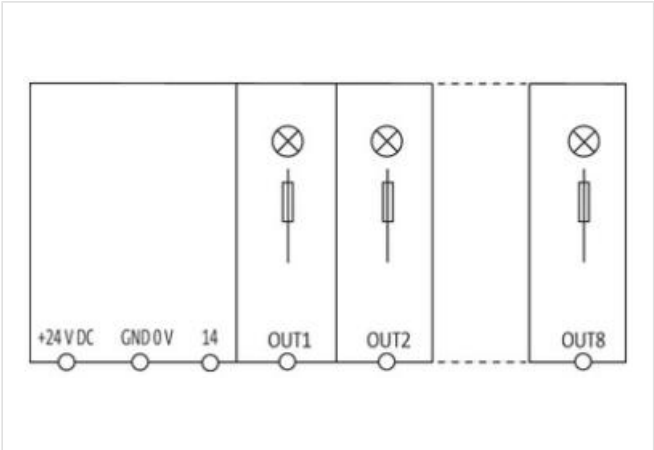

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121

ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335263
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363030
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	18 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Betriebsstrom max.	6 A
Summenstrom max.	40 A
Elektrische Daten Ausgang	
Schaltstrom max.	20 mA
Installation	
Anschlussquerschnitt Eingänge max.	16 mm ²
Anschlussquerschnitt Ausgänge min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt Ausgänge max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max.	2,5 mm ²
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe	90 mm
Breite	70 mm
Tiefe	80 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Derating ab	40 °C
Anschlusstyp 5	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	24 V DC
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	0 V
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontakträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	n.c.
PIN 2	14
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female

Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8