

MOTOR SUPPRESSOR



RC, 3x400VAC/10kW

3× 400 V AC
RC

Supressores para outras tensões, frequências e classificações de motores estão disponíveis sob encomenda Não utilize supressores de motores RC com inversores de frequência. Para montagem em trilho DIN use 2×No. Art. 20900 adaptador pé

[Link do produto](#)

Ilustração

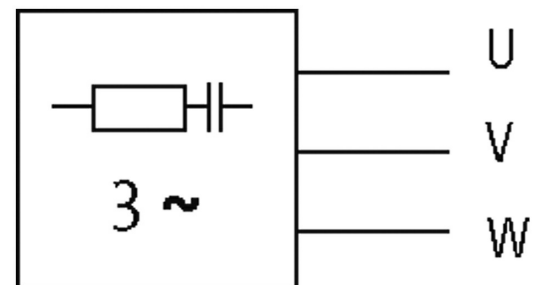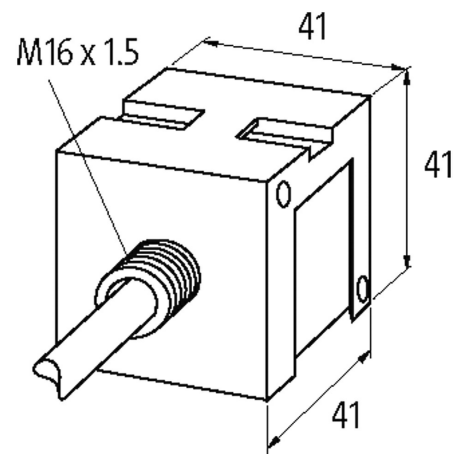

RC

Produto pode diferir da imagem

Dados técnicos

Frequência	50...60 Hz
Material	Plástico, anti-chama para (UL 94)
Composto resina	Epóxi de 2 componentes

Dados gerais

Conexão	aprox. 500 mm, cabo PVC 3 × 0.75 mm ²
Método de montagem	Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Faixa de temperatura	-20...+60 °C
Dimensões A×L×P	41×41×41 mm

Dados comerciais	
Classificação fiscal	85363010
EAN	4048879019569
eClass	27371013
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1