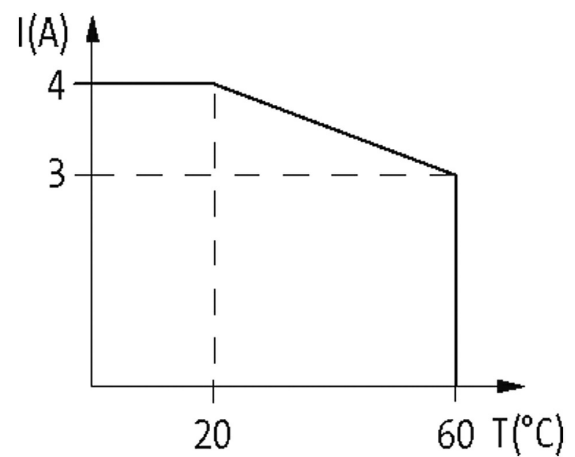
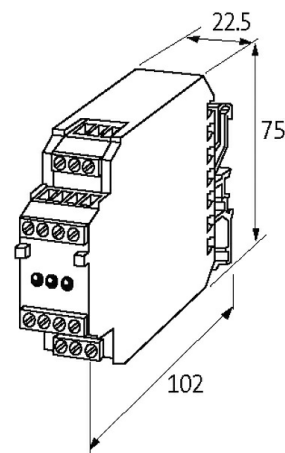



AMS 20-47/4 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A

Triac 4 A

Tensão de controle 230 V AC sob encomenda

[Link do produto](#)**Ilustração**

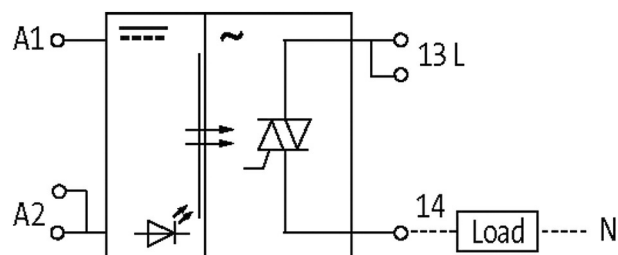

Produto pode diferir da imagem

General data

Test isolation voltage	6.0 kV
Mounting method	Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Housing	Plástico preto, anti-chama
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	75×22.5×85 mm

Output

Switching voltage	24...250 V AC
Switching current per output	10 mA...4 A
Saturation voltage (across output)	max. 1.4 V AC
Leakage current (output is open)	max. 10 mA
Switching time ON/OFF	10/10 ms
Switching frequency	max. 30/5 Hz (resist./ind.)

Input

Voltage range ON	10...53 V DC
Voltage range OFF	0...3 V DC
Input current	10 mA
LED display	LED (verm.)

Dados comerciais

Classificação fiscal	85414090
EAN	4048879028066
eClass	27371604
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1