

## INTELLIGENT INTERFACE RELAY MODULE

RMI 11/24-230 VAC/DC, 1 C/0

1 relé; 1 contato NAF



8 A

24...230 V AC/DC

Terminais de parafuso

[Link do produto](#)

### Ilustração

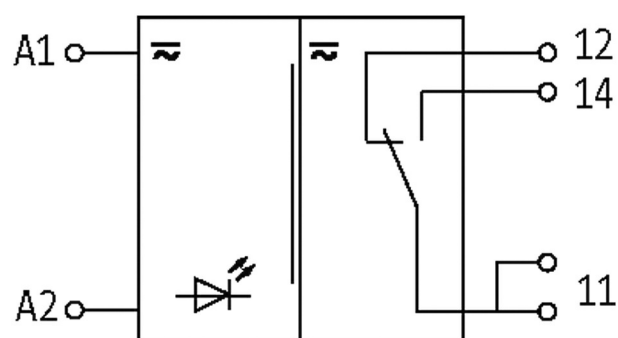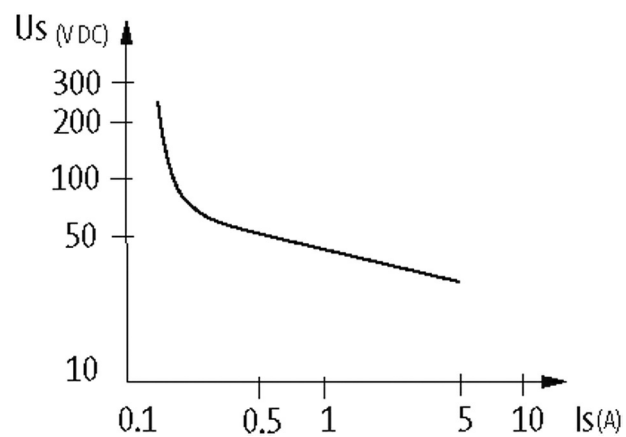

Produto pode diferir da imagem

### General data

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 03/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Mech./ elect. life	20 000 000 chaveamentos/depende da carga
Test isolation voltage	6.0 kV
Mounting method	Montagem em trilho DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Temperature range	-25...+50 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)

**Output**

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 8 A
Min. load current	100 mA
Power rating (voltage dependent)	max. 2000 VA/240 W
Switching frequency	max. 0.1 Hz (com carga)
Contact material	Ag Ni
Energize/release/contact bounce time	8/20/2 ms

**Input**

Connection voltage - current	24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 7 mA; max. 30 mA
LED display	LED (verm.)

**Utilization category**

AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.1 A (24 V DC); 0.15 A (110 V DC)

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85364900
EAN	4048879027700
eClass	27371001
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1