



RTS-2FI RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued

for plug relays MRS
1 or 2 NO/NC contacts
250 V AC
touch protected (VGB 4) and (VDE 0106) part 100 and 101

Link do produto

Ilustração

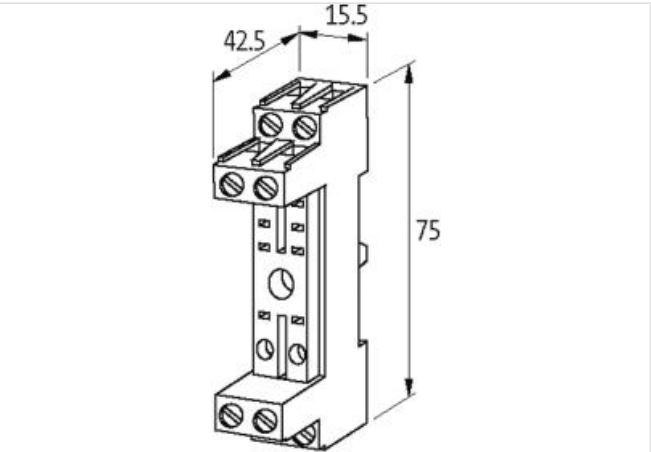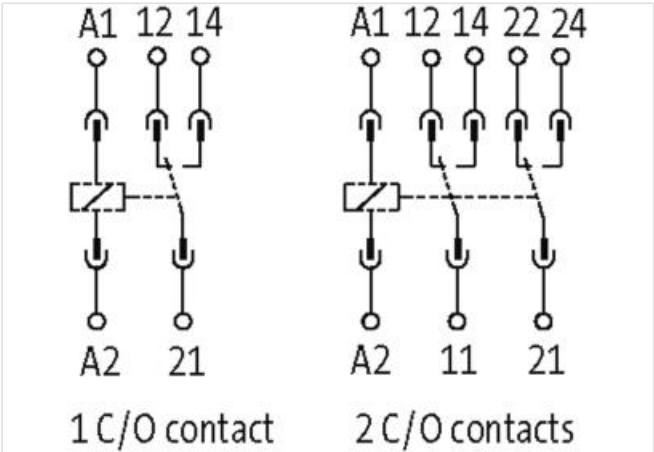

Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
Classificação fiscal	85366990

GTIN	4048879027663
Quantidade por embalagem	1
Electrical data Output	
Switching voltage AC max.	250 V
Switching current max.	16 A
Installation	
Connection cross section max.	4 mm²
Installation Connection	
Connection	Screw terminals SK
Device protection Electrical	
Rated surge voltage	5 kV
Additional suppressor	plug-in suppressor module MRE
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	81,9 mm
Width	15,5 mm
Depth	75 mm