



LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A

16 polos
Terminais plug-in roscados

[Link do produto](#)

Ilustração

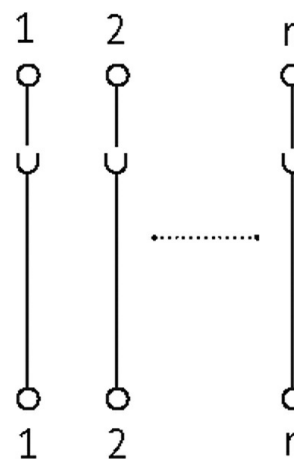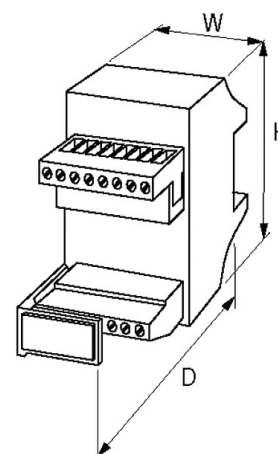

Produto pode diferir da imagem

Technical Data

Operating voltage	250 V AC
Operating current per bit	8 A
Material group	EN 60664-1 sobre tensão, categoria I

General data

Connection	Terminais plug-in roscados: max. 4 mm ² , fio único
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)

Dimensions H×W×D	75×45×66 mm
------------------	-------------

Temperature range	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
----------------------	----------

EAN	4048879026284
-----	---------------

eClass	27143424
--------	----------

País de origem	CZ
----------------	----

Quantidade por embalagem	1
--------------------------	---