



LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER 250V/8 A

Mounting rail/pluggable spring clamps

24 polos
Borne mola (push-in)

[Link do produto](#)

Ilustração

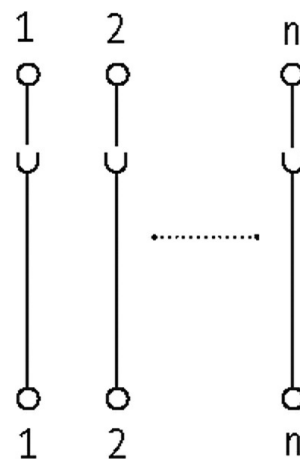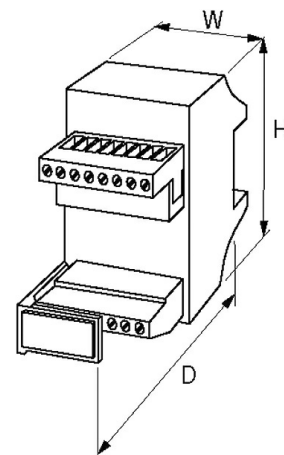

Produto pode diferir da imagem

Technical Data

Operating voltage	250 V AC
Operating current per bit	8 A
Material group	EN 50178 sobre tensão, categoria I

General data

Connection	Borne mola (plug-in): max. 2.5 mm ² (AWG 14)
Mounting method	Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Dimensions H×W×D	75×70×75 mm

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/21

Temperature range -20...+60 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
EAN	4048879324137
eClass	27379201
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1