



AMMS 10-14/1 OPTO-COUPLER MODULE


IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A

트랜지스터 1.2 A
3.5...5.5 V DC

제품 링크

일러스트

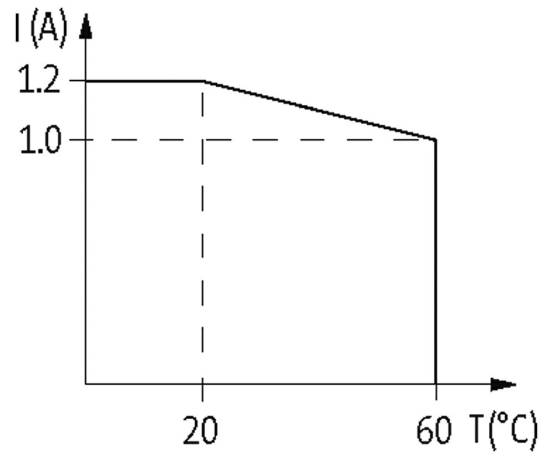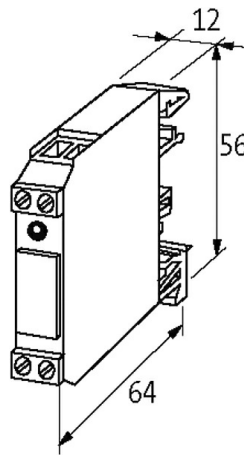

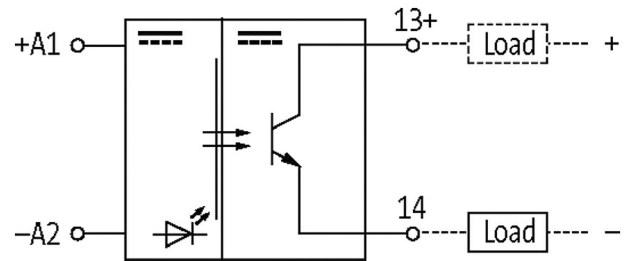

실제 제품은 이미지와 다를 수 있습니다.

General data

Test isolation voltage	3.75 kV
Mounting method	DIN 레일 설치 TH35 또는 G32 (EN 60715)
Housing	난연성 검은색 플라스틱
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions HxWxD	56x12x64 mm

Output

Leakage current (output is open)	max. 0.3 mA
Switching current per output	1 mA...1.2 A
Switching voltage	4.5...53 V DC
Saturation voltage (across output)	max. 1.2 V DC
Switching time ON/OFF	100/700 µs
Switching frequency	최대 500 Hz (저항) at max. 0.2 A/max. 30 Hz (유도성)

Input

Voltage range ON	3.5...5.5 V DC
Voltage range OFF	0...0.8 V DC
Input current	6 mA
LED display	LED (적색)

제품자료

EAN	4048879028042
eClass	27371604
세번부호	85414090
원산지	CZ
포장단위	1