

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x400VAC/10kW

3x 400 V AC



RC

İstek halinde farklı voltajlar, frekanslar veya motor güçleri için Bastırıcı modülleri mevcuttur. RC motor devrelerini frekans konvertörüyle kullanmayın.

Taşıyıcı raya geçirmek için 2 adet geçme adaptörü (ürün kodu 20900) gereklidir

Ürün Linki

örnekleme

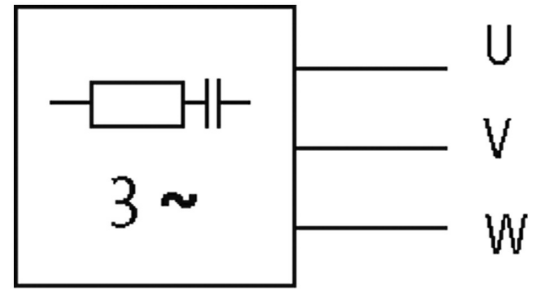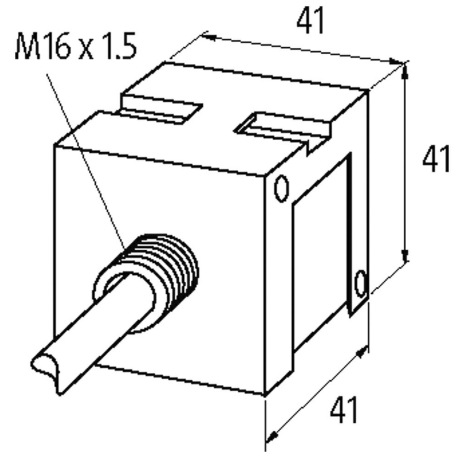

RC

Ürün Image farklı olabilir

General data

Connection	yakl. 500 mm, PVC kablo 3× 0.75 mm ²
Mounting method	TH35 Raya Montaj (EN 60715)
Temperature range	-20...+60 °C
Dimensions H×W×D	41×41×41 mm

Technical Data

Frequency	50...60 Hz
Material	Plastik, alev geciktirici (UL 94)

Potting compound 2 komponentli döküm

Ticari bilgiler

EAN	4048879019569
eClass	27371013
Gümrük tarife no (gtip)	85363010
Menşei	CZ
Paket miktarı	1