

## MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE

IN: 2 x 30VDC / OUT: 24V / 0,7A



2x 0...30 V DC (IN 1, IN 2)

Vidalı klemensler

Kısa devre köprüsü ile

### Ürün Linki

örnekleme

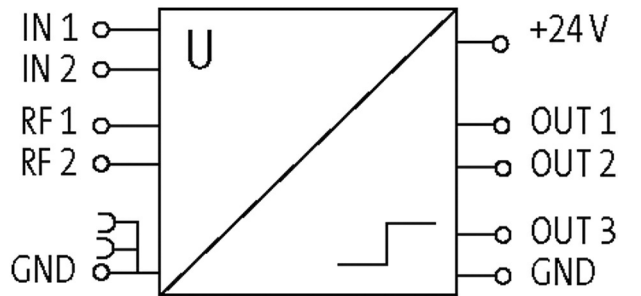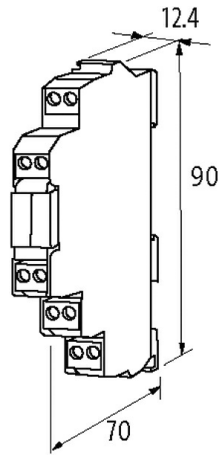

Ürün Image farklı olabilir

### General data

Mounting method

Raya Montaj (EN 60715)

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.

Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalı sınırlıdır. Sürüm: 03/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Temperature range	0...+50 °C
Dimensions H×W×D	90×12.4×70 mm
<b>Technical Data</b>	
Operating voltage	20...30 V DC, filtrelenmiş
Operating current	30 mA (boşta), max 0.8 mA (tam yük)
Time constant	yakl. 10 mili saniye
Input hysteresis	son değerın max %0.5, max 150 mV
<b>Output</b>	
Number	3 Transistör Outputu
Output current	kanal başına max 0.7 A, kısa devre korumalı (puls anahtarlama)
<b>Input</b>	
Input voltage	2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Input resistor	100 kΩ
<b>Description</b>	
Functional description	DC veya AC gerilim komparatörü örneğın basınç, sıcaklık veya diğeri sensörler tarafından algılanan analog gerilimleri değerlendirmek için kullanılır. Bunun için belirlenmiş analog değerler dahili ya da harici referans gerilimleriyle aşma veya altına düşme
<b>Ticari bilgiler</b>	
EAN	4048879028547
eClass	27210990
Gümrük tarife no (gtip)	85437090
Menşei	CZ
Paket miktarı	1