




MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials

5 terminal, evrensel
3 potansiyel
Bağlantı klemenssiz

Ürün Linki

örnekleme

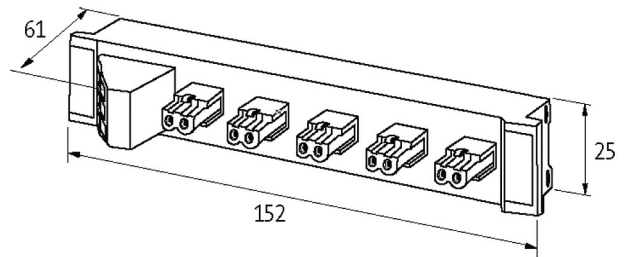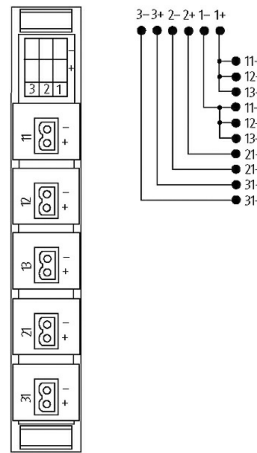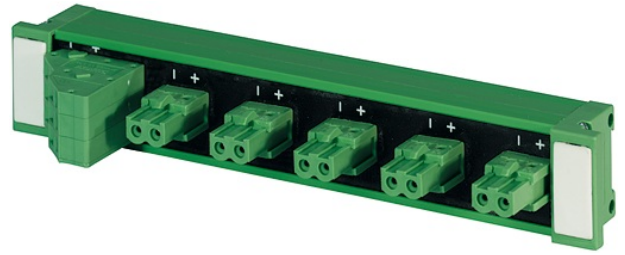

Ürün Image farklı olabilir

Onaylar



Technical Data

Operating voltage	max. 36 V DC
Current per connection	max. 8 A

Bu broşürdeki bilgiler itina ile derlenmiştir.
Bilgilerin doğruluğu bütünlüğü ve güncelliği konusunda yükümlülük ihmalî sınırlıdır. Sürüm: 02/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Total current max. 12 A

General data

Test isolation voltage	AS-I/Güç 200 V, Güç/Güç 50 V (EN 60664-1)
Protection	IP20
Connection	Vidalı klemens: tek damarlı (0.2...2.5 mm ²), ince damarlı (0.2...1.5 mm ²)
Mounting method	Raya Montaj (EN 60715)
Dimensions H×W×D	43×25×142 mm
Temperature range	-20...+70 °C

Ticari bilgiler

EAN	4048879050487
eClass	27279219
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Menşei	CZ
Paket miktarı	1