

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbits/s

Bus bağlantı soketi 90°

SUB-D9 (dişi), vidalı klemensler

Çıkarılabilir bağlantı dirençleriyle 1 Mbit/saniyeye kadar


CANopen

Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.

Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.

Ürün Linki

örnekleme

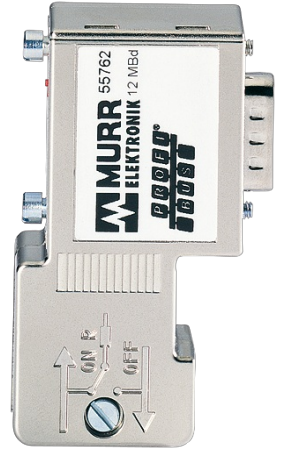

Ürün Image farklı olabilir

Technical Data

Terminating resistor	entegre, anahtarlanabilir
Transfer rate	Çıkarılabilir bağlantı dirençleriyle 1 Mbit/saniyeye kadar
Connection cross section	max. 1 mm ²

General data

Protection	IP20
Dimensions H×W×D	65×48×16 mm
Temperature range	0...+60 °C (depolama sıcaklığı -25...+80 °C)

Ticari bilgiler

EAN	4048879049825
eClass	27279221
Gümrük tarife no (gtip)	85366990
Menşei	DE
Paket miktarı	1