

MIRO 12.4 24V-2U INPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

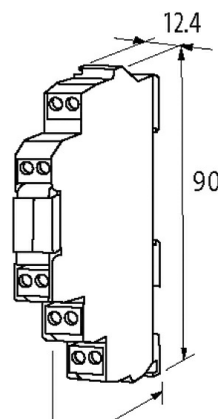
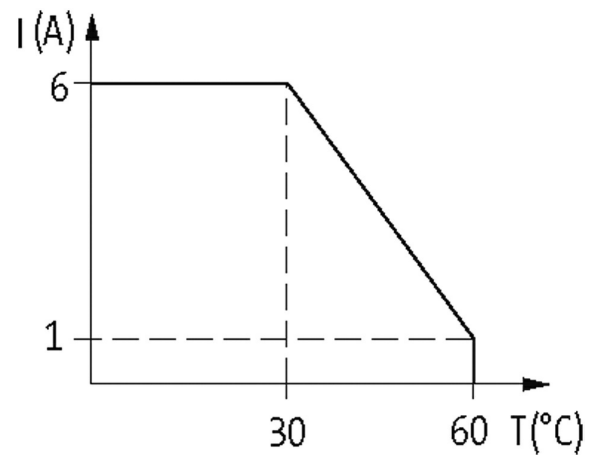
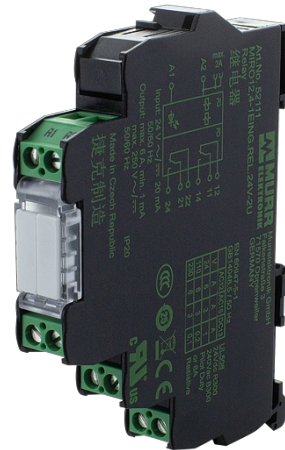
2 C/Oコンタクト

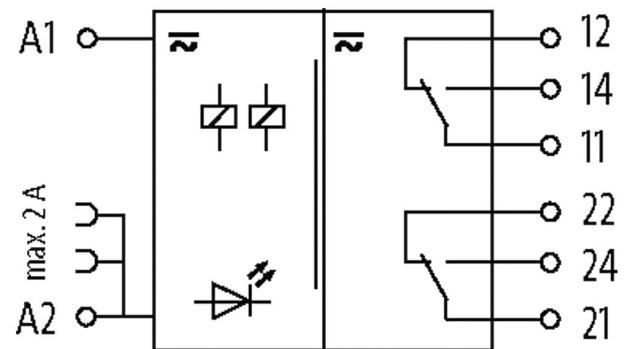
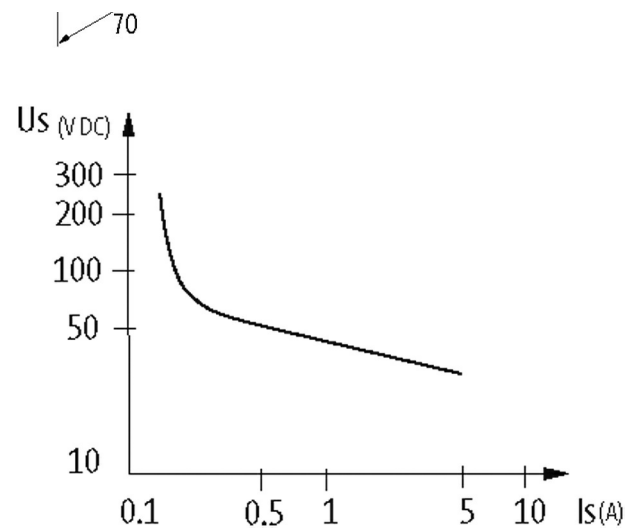
6 A

24 V AC/DC

ネジ端子

最大スイッチング電圧/電流を超えると金メッキが破壊されます。リレーは出力タイプの特性を帯びます。

[Link to Product](#)**Illustration**



Product may differ from Image

認証



General data

Mech./ elect. life	20 000 000 スイッチングサイクル/負荷
Test isolation voltage	4 kV; 安全分離 (EN 60947-1)
Mounting method	-20...+55 °C
Temperature range	-20...+55 °C
Dimensions H×W×D	90×12.4×70 mm

Output

Switching voltage	max. 250 V AC/DC
Switching current per output	max. 6 A
Switching current per output (Signal)	max. 20 mA
Min. load current	1 mA (12 V DC)
Power rating (voltage dependent)	max. 1500 VA/120 W
Switching frequency	max. 10 Hz
Contact material	Ag Sn O2 hv
Energize/release/contact bounce time	10/15/1.5 ms

Input

Connection voltage - current	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 20 mA
------------------------------	--

LED display LED (緑)

Utilization category

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

取引条件

EAN	4048879027083
eClass	27371001
HSコード	85364900
Packaging unit	1
生産現国	CZ