

EOL - MODLIGHT70 CONNECTION MODULE 4 POLE M12 BOTTOM EXIT

Product discontinued, no alternative

ベーシック AB-スレーブ

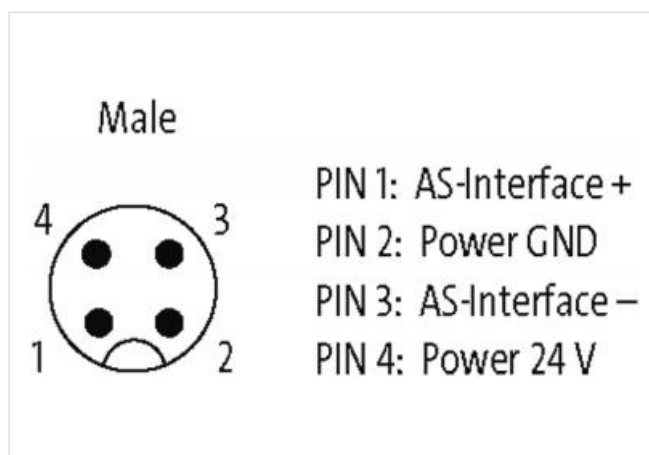
5出力

M12接続付き

LEDモジュール、LEDフラッシュモジュール用

[Link to Product](#)**Illustration**

Product may differ from Image

**Technical Data**

Bus voltage (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Total current (AS-Interface)	max. 40 mA
Addressing (2 slaves)	マスタ経由、もしくはM12 接続プログラム装置、アドレスプリセット 31 A/31 B
Address range	1 ~ 62 (2 × 1 ~ 31 A, B)
Profile (IO/ID/ID2 code)	S-7.A.7

Output

Number	3 - (13-14), (23-24), (33-34), STOP0; 2 - (47-48), (57-58), STOP1
Supply voltage	24 V DC 外部 (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Switching current per output	最大0.5 A (短絡、過負荷保護), に適した LEDフラッシュモジュール

General data

Protection	IP65 ネジ締込時 (EN 60529)
Connection	M12 (4極)
Housing	プラスチック 黒
Dimensions H×W×D	190×70×70 mm
Temperature range	-30...+60 °C

取引条件

GTIN	4048879030854
HSコード	85319000
Packaging unit	1