

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.5-pol. max.0,75mm² 6-8mm

オス ストレート

M12, 5極

ネジ端子

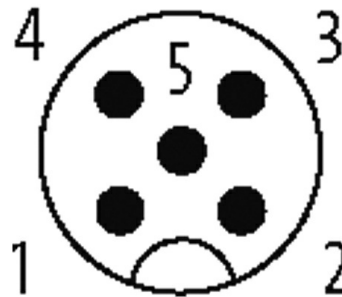
締め付け範囲（ケーブル径）：6～8 mm

耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング

強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。

[Link to Product](#)**Illustration**

Male



Product may differ from Image

認証**Form**

Form 12761

Technical Data

Operating voltage	max. 60 V
Rated surge voltage	0.8 kV
Operating current per contact	max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Material group	III
Connection cross section	max. 0.75 mm ²

The information in this brochure has been compiled with the utmost care.

Liability for the correctness completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Version: 03/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

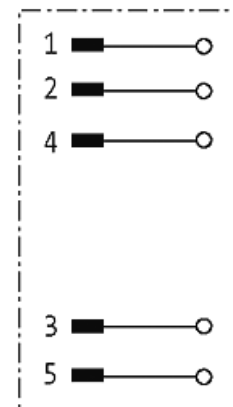
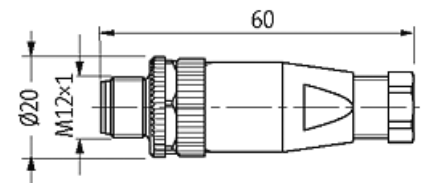
Sealing range (cable Ø)	6...8 mm
Over voltage category	II
Locking of ports	ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
Compression gland	M12 (SW18)
Protection	IP67 ネジ締込時 (EN 60529)

General data

Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	60×20×20 mm
Material (housing)	PA
Temperature range	-40...+85 °C

取引条件

EAN	4048879201636
eClass	27279221
HSコード	85366990
Packaging unit	1
生産現国	DE

Sketch

Product may differ from Image